


Technisches Datenblatt

Spannschloss

Art.-Nr. 5300127

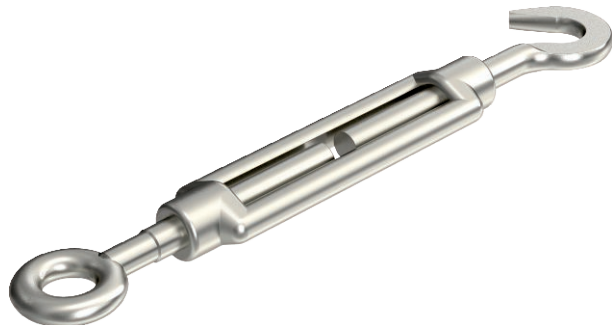

Mit Haken und Öse, nach DIN 1480.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4401

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	5300127
Typ	945 M12 A4
Bezeichnung 1	Spannschloss
Dimension	M12
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4401
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	42,00 kg/100 St.

Technische Daten

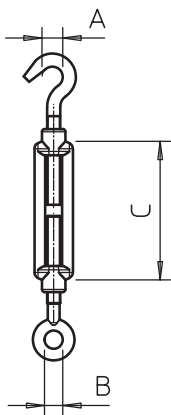

Maß A	16,00 mm
Maß B	15,50 mm
Maß C	125 mm
Bruchlast	8,00 kN
Ø innen	16/15,5 mm
Gewinde	M12
Länge der Spannmutter C	125,00 mm
Spannweite	85,00 mm