



Deckenhaken in stark gewundener Ausführung. Inklusive zwei Großflächenscheiben Ø18mm und M6 Mutter.




- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	3453820
Typ	948 TG6
Bezeichnung 1	Schaukelhaken
Bezeichnung 2	mit M6 Gewinde
Dimension	M6x70mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Gewicht	3,30 kg/100 St.

### Technische Daten

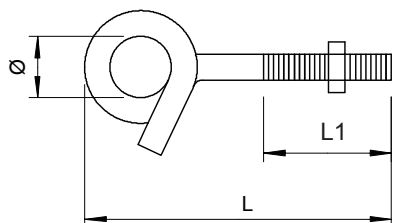

Länge	70,00 mm
Maß L	70,00 mm
Maß L1	46,00 mm
Maß d	6,00 mm
Maß d Ø	13,00 mm
Bruchlast	1,00 kN
Bruchlast	1.000,00 N
Gewinde	M6
Gewindelänge	40,00 mm
Hakendurchmesser	13,00 mm
Kunststoffummantelt	□
Materialdurchmesser	6,00 mm
Unterlegscheibe Ø	18,00 mm