

# Technisches Datenblatt

## Stahldraht-Spannseil

Art.-Nr. 5303185



Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.  
Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x 19 nach DIN 3060.  
Mindestbruchkraft 1770 N/mm<sup>2</sup>.




**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4401

**2B** blank, nachbehandelt


### Stammdaten

Art.-Nr.	5303185
Typ	957 4 A4
Bezeichnung 1	Stahldraht-Spannseil
Bezeichnung 2	mit Hanfseele
Dimension	4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4401
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 m
Gewicht	5,72 kg/100 m

### Technische Daten

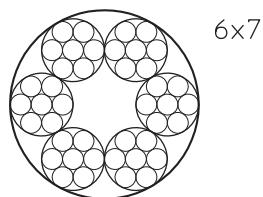

6x7

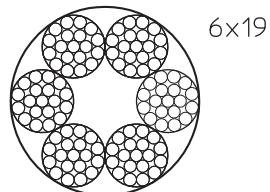

6x19

Bruchlast	9,41 kN
Bruchlast	9.410,00 N
in Ringen	50,00 m
Seildurchmesser	4,00 mm