

Technisches Datenblatt

Stahldraht-Spannseil

Art.-Nr. 5303188



Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.
Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x 19 nach DIN 3060.
Mindestbruchkraft 1770 N/mm².




VA Edelstahl, rostfrei 1.4401

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten


Art.-Nr.	5303188
Typ	957 5 A4
Bezeichnung 1	Stahldraht-Spannseil
Bezeichnung 2	mit Hanfseele
Dimension	5
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4401
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 m
Gewicht	8,94 kg/100 m

Technische Daten

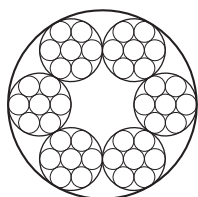

6x7

Bruchlast	14,70 kN
Bruchlast	1.470,00 N
in Ringen	50,00 m
Seildurchmesser	5,00 mm

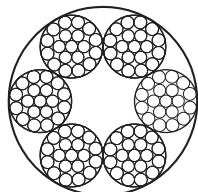

6x19