


# Technisches Datenblatt

## Distanzmuffe

Art.-Nr. 3415066

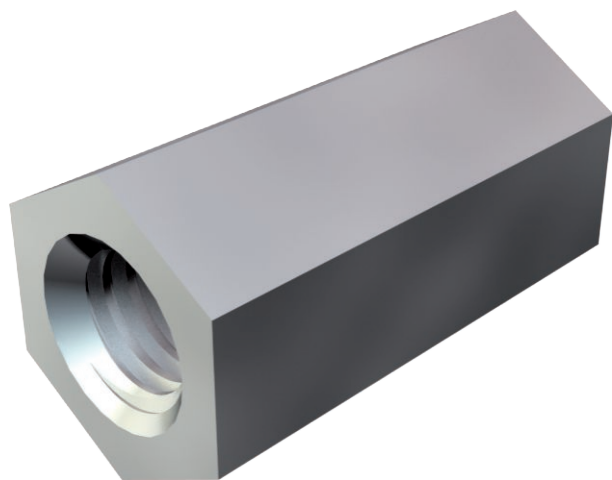

Durchgehendes Innengewinde.




<b>Zn</b>	Zinkdruckguss
<b>G</b>	galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	3415066
Typ	965 M6X25 G
Bezeichnung 1	Distanzmuffe
Dimension	M6x25mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Werkstoff Kürzel	Zn
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,96 kg/100 St.

### Technische Daten

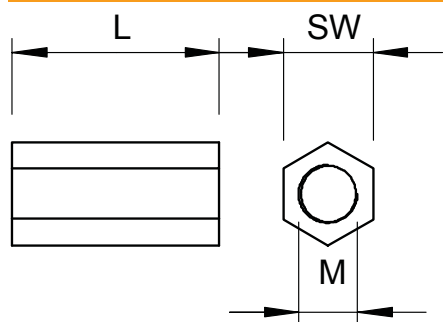

Länge	25,00 mm
Maß L	25,00 mm
Maß M	M6
Maß 1 metrisch	6
Maß 2 metrisch	6
Durchgehendes Gewinde	<input checked="" type="checkbox"/>
Form	sechskant (hexagonal)
Gewinde	M6
SW	10,00 mm
Sechskantig	<input checked="" type="checkbox"/>