


Technisches Datenblatt

Distanzmuffe

Art.-Nr. 3415120

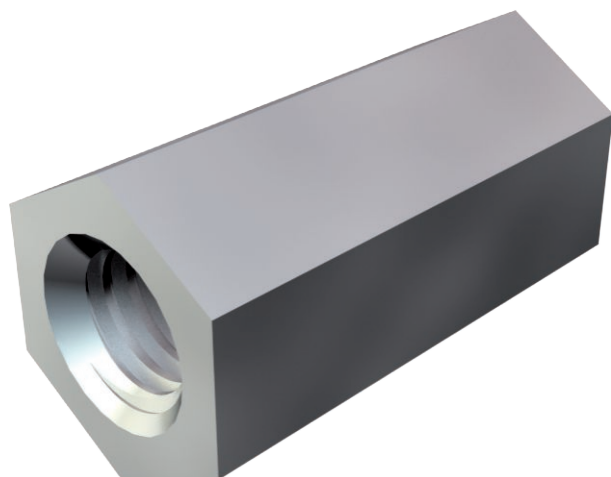

Durchgehendes Innengewinde.




Zn	Zinkdruckguss
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	3415120
Typ	965 M6X50 G
Bezeichnung 1	Distanzmuffe
Dimension	M6x50mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Werkstoff Kürzel	Zn
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	2,00 kg/100 St.

Technische Daten

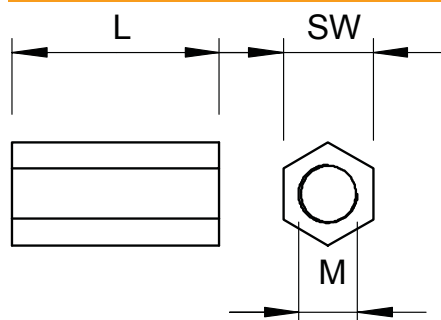

Länge	50,00 mm
Maß L	50,00 mm
Maß M	M6
Maß 1 metrisch	6
Maß 2 metrisch	6
Durchgehendes Gewinde	<input checked="" type="checkbox"/>
Form	sechskant (hexagonal)
Gewinde	M6
SW	10,00 mm
Sechskantig	<input checked="" type="checkbox"/>