

Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, ALU

Art.-Nr. 2149925




Alu Aluminium

OBO Quick-Schelle Typ ALQ M, für alle metrischen ALU-Rohrsysteme sowie leichte und schwere Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme des OBO Rohrsystems, Werkstoff: ALU. Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position. Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel. Empfohlener Befestigungsabstand 50-60cm.

Stammdaten

Art.-Nr.	2149925
Typ	ALQ M25
Bezeichnung 1	Quick-Schelle
Dimension	M25
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	1,11 kg/100 St.

Technische Daten

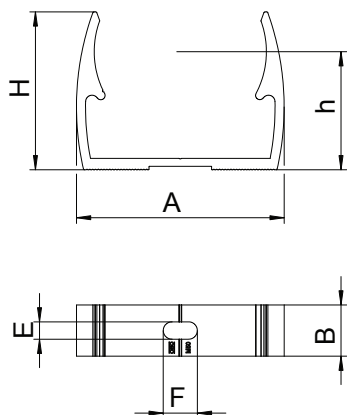

Maß A	31,00 mm
Maß B	18,00 mm
Maß E	5,10 mm
Maß F	9,50 mm
Maß H	30,00 mm
Maß h	22,00 mm
Anreihbar	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Befestigungsart	Schraubloch
Geschlossen	<input type="checkbox"/>
Nenngröße	25
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Mit Einlage	<input type="checkbox"/>
Spannbereich D	25,00 - 25,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>