

Technisches Datenblatt

Abstandschelle 732

Art.-Nr. 1362630



Abstandschelle zur Montage von Röhren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.




A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	1362630
Typ	ASG 732 12 A2
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Dimension	10-12mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	1,80 kg/100 St.

Technische Daten

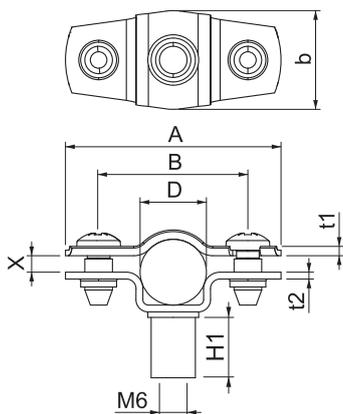

Maß A	39,00 mm
Maß B	27,00 mm
Maß b	18,00 mm
Maß D	10,00 - 12,00 mm
Maß D	12,00 mm
Maß H1	12,00 mm
Maß t1	1,00 mm
Maß t2	1,25 mm
Maß x	3,00 mm
Abstand zur Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Röhre	1
Ausführung	geschlossen
für Durchmesser	10 ÷ 12 mm
Geeignet im Brandschutzbereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoffummantelt	<input type="checkbox"/>
Spannbereich D	10,00 - 12,00 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>