

# Technisches Datenblatt

## Abstandschele 732

Art.-Nr. 1362636



Abstandschele zur Montage von Röhren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

### Stammdaten

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 1362636                              |
| Typ                      | ASG 732 20 A2                        |
| Bezeichnung 1            | Abstandschele                        |
| Bezeichnung 2            | mit Gewindeanschluss M6              |
| Dimension                | 17-20mm                              |
| Werkstoff                | Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301 |
| Werkstoff Kürzel         | A2                                   |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 25 Stück                             |
| Gewicht                  | 2,11 kg/100 St.                      |

### Technische Daten

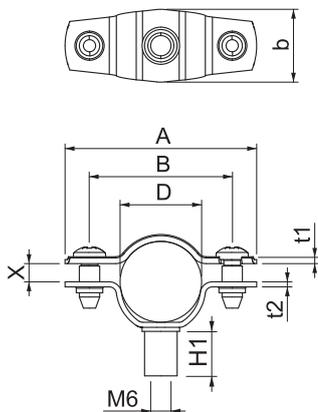

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Maß A                          | 47,00 mm                            |
| Maß B                          | 35,00 mm                            |
| Maß b                          | 18,00 mm                            |
| Maß D                          | 17,00 - 20,00 mm                    |
| Maß D                          | 20,00 mm                            |
| Maß H1                         | 12,00 mm                            |
| Maß t1                         | 1,25 mm                             |
| Maß t2                         | 1,25 mm                             |
| Maß x                          | 4,50 mm                             |
| Abstand zur Wand               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anzahl der Kabel/Röhre         | 1                                   |
| Ausführung                     | geschlossen                         |
| für Durchmesser                | 17 - 20 mm                          |
| Geeignet im Brandschutzbereich | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Halogenfrei                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kunststoffummantelt            | <input type="checkbox"/>            |
| Materialstärke                 | 1,25 mm                             |
| Spannbereich D                 | 17,00 - 20,00 mm                    |
| UV-beständig                   | <input checked="" type="checkbox"/> |