


Technisches Datenblatt

Abstandschele 732

Art.-Nr. 1362440

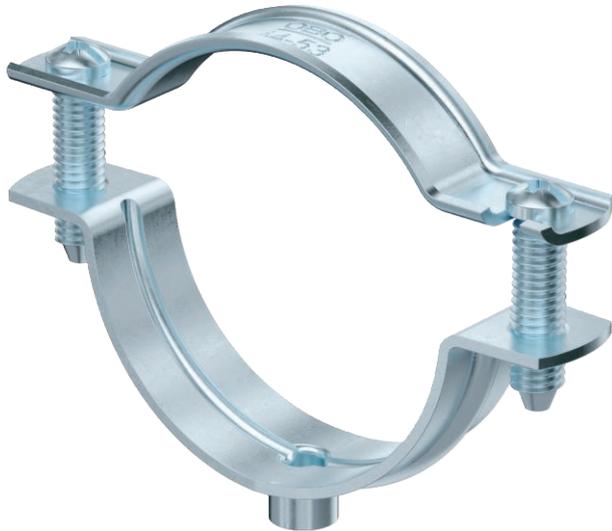

Abstandschele zur Montage von Röhren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.




| | |
|-----------|---------------------|
| St | Stahl |
| G | galvanisch verzinkt |

Stammdaten

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Art.-Nr. | 1362440 |
| Typ | ASG 732 53 G |
| Bezeichnung 1 | Abstandschele |
| Bezeichnung 2 | mit Gewindeanschluss M6 |
| Dimension | 44-53mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Oberfläche nach DIN | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Oberfläche Kürzel | G |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 20 Stück |
| Gewicht | 4,71 kg/100 St. |

Technische Daten

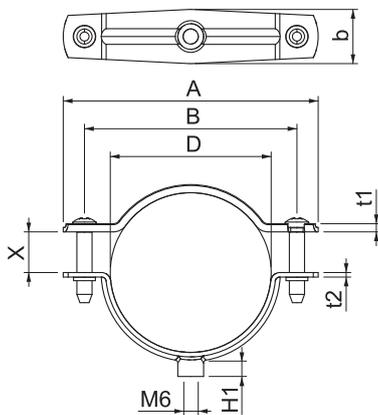

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Maß A | 84,00 mm |
| Maß B | 70,00 mm |
| Maß b | 18,00 mm |
| Maß D | 44,00 - 53,00 mm |
| Maß D | 53,00 mm |
| Maß H1 | 6,50 mm |
| Maß t1 | 1,50 mm |
| Maß t2 | 1,50 mm |
| Maß x | 13,50 mm |
| Abstand zur Wand | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anzahl der Kabel/Röhre | 1 |
| Ausführung | geschlossen |
| Befestigungsart | Gewindeanschluss |
| für Durchmesser | 44 ÷ 53 mm |
| Geeignet im Brandschutzbereich | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Halogenfrei | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kunststoffummantelt | <input type="checkbox"/> |
| Materialstärke | 381,00 mm |
| Spannbereich D | 44,00 - 53,00 mm |
| UV-beständig | <input checked="" type="checkbox"/> |