


Technisches Datenblatt

Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, gelocht,
abbrechbar

Art.-Nr. 1106120

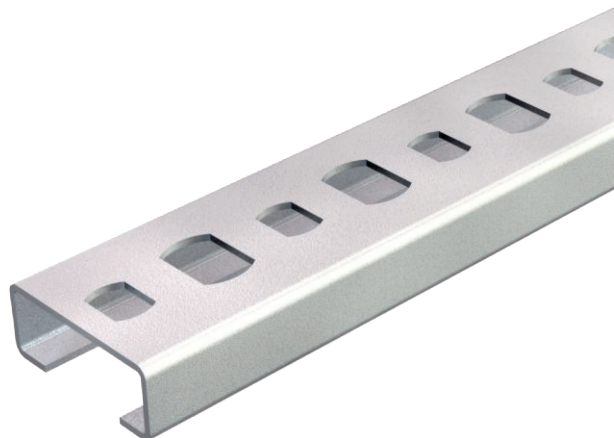

Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Produktzusatztext Hinweis | gelocht, bei "A" alle 10 cm abbrechbar.

Stammdaten

Art.-Nr.	1106120
Typ	CL2008BP2000FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 11mm
Dimension	2000x20x8
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	21,10 kg/100 m

Technische Daten

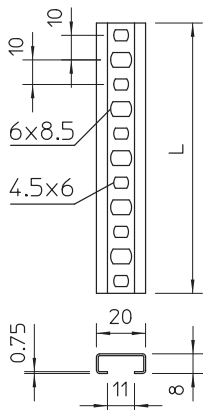

Länge	2.000,00 mm
Breite	20,00 mm
Höhe	8,00 mm
Maß L	2.000,00 mm
Abbrechbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Abmessung BxH	20 x 8 mm
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig	10,00 mm
Bund	20,00 m
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Materialstärke	0,75 mm
Mit Lochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Zahnung	<input type="checkbox"/>
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	11,00 mm
Statischer Wert A	
Statischer Wert Iy	
Statischer Wert Iz	
Statischer Wert Wy	
Statischer Wert Wz	