

Technisches Datenblatt

Profilschiene CL2512, Schlitz 11 mm, ungelocht

Art.-Nr. 1117033



Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1117033
Typ	CL2512UP2000FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	ungelocht, Schlitzweite 11 mm
Dimension	2000x25x12
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	58,30 kg/100 m

Technische Daten

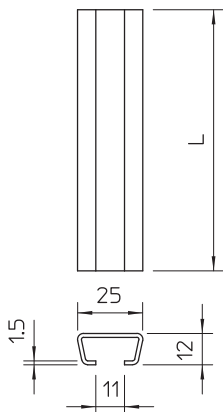

Länge	2.000,00 mm
Breite	25,00 mm
Höhe	12,00 mm
Maß L	2.000,00 mm
Abmessung BxH	25 x 12 mm
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	ohne
Bund	20,00 m
Materialstärke	1,50 mm
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Mit Zahnung	<input type="checkbox"/>
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	11,00 mm
Statischer Wert A	
Statischer Wert Iy	
Statischer Wert Iz	
Statischer Wert Wy	
Statischer Wert Wz	