

Technisches Datenblatt

Einsteckdichtung EDK

Art.-Nr. 2011646



Die Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.




TPE Thermoplastisches Elastomer

Stammdaten

Art.-Nr.	2011646
Typ	EDK 32 LGR
Bezeichnung 1	Einsteckdichtung
Bezeichnung 2	für Kabel
Dimension	Ø32/4-25
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Thermoplastisches Elastomer
Werkstoff Kürzel	TPE
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	0,33 kg/100 St.

Technische Daten

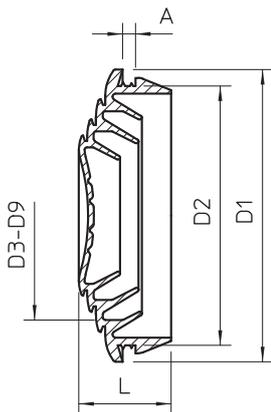

Maß A	2,20 mm
Maß D1	36,40 mm
Maß D2	32,30 mm
Maß D3	5,00 mm
Maß D4	10,00 mm
Maß D5	15,00 mm
Maß D6	18,00 mm
Maß D7	22,00 mm
Maß D8	27,00 mm
Maß L	11,40 mm
Ausführung	abschneidbar
für Durchmesser	0,00 - 27,00 mm
für Wandstärke	2,20 - 2,20
Dichtbereich D	0,00 - 27,00 mm
Größe	M32
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Nenn Durchmesser	32,00 mm
Schutzart	IP55