



Einsteckdichtung für Kabelabzweiggästen zur direkten Aufnahme metrischer Rohre




TPE Thermoplastisches Elastomer

Stammdaten

Art.-Nr.	2011506
Typ	EDR 25 16-20 LGR
Bezeichnung 1	Einsteckdichtung
Bezeichnung 2	für Rohre
Dimension	Ø25/16-20
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Thermoplastisches Elastomer
Werkstoff Kürzel	TPE
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	0,52 kg/100 St.

Technische Daten

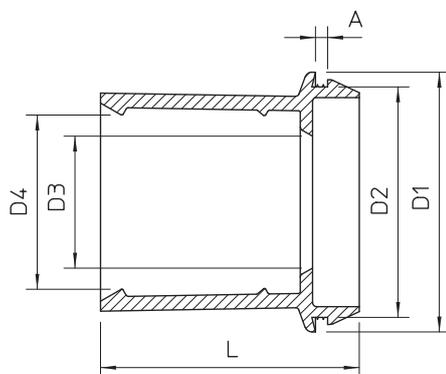

Maß A	2,20 mm
Maß D1	29,50 mm
Maß D2	25,30 mm
Maß D3	15,00 mm
Maß D4	18,40 mm
Maß L	30,00 mm
Ausführung	offen
für Durchmesser	16,00 - 20,00 mm
für Wandstärke	2,20 - 2,20
Dichtbereich D	16,00 - 20,00 mm
Größe	M25
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Nenn Durchmesser	25,00 mm
Schutzart	IP55