

Technisches Datenblatt

Omegabügel

Art.-Nr. 1124753



Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm.




A4 Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	1124753
Typ	GMS 3 0 4141 A4
Bezeichnung 1	Omegabügel
Bezeichnung 2	mit 3 Löchern
Dimension	150x45x40x4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	25,40 kg/100 St.

Technische Daten

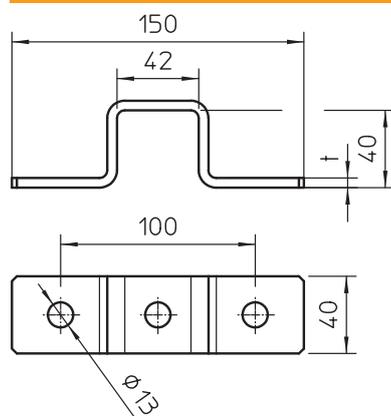

Länge	150,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	45,00 mm
Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Befestigungsbügel
Geeignet für	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	5,00 mm
Mit Schraubenzubehör	<input type="checkbox"/>