

# Technisches Datenblatt

## Verbindungsplatte mit 3 Löchern



Art.-Nr. 1124687



Verbindungsplatte mit 3 Löchern zur Längsverbinding von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

 



**A2** Edelstahl, rostfrei 1.4301  
**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1124687
Typ	GMS 3 VP A2
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	mit 3 Löchern
Dimension	150x40x4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	17,20 kg/100 St.

### Technische Daten

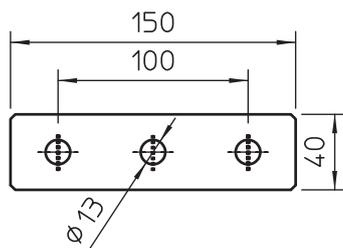

Länge	150,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	4,00 mm
Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Innenverbinder
Ausführung	Innenverbinder
Geeignet für	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	4,00 mm
Mit Schraubenzubehör	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>