

Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte mit 3 Löchern

Art.-Nr. 1124647



Verbindungsplatte mit 3 Löchern zur Längsverbinding von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1124647
Typ	GMS 3 VP FT
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	mit 3 Löchern
Dimension	150x40x5
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	24,01 kg/100 St.

Technische Daten

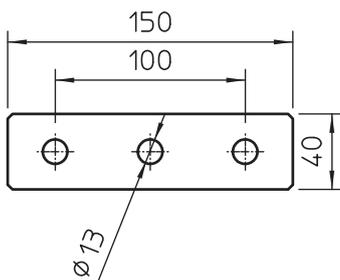

Länge	150,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	5,00 mm
Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Innenverbinder
Ausführung	Innenverbinder
Geeignet für	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	5,00 mm
Mit Schraubenzubehör	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>