

Technisches Datenblatt

Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern

Art.-Nr. 1124747



Montagewinkel mit 3 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 45°.




A4 Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	1124747
Typ	GMS 3 VW 45 A4
Bezeichnung 1	Verbindungswinkel
Bezeichnung 2	45°, mit 3 Löchern
Dimension	103x50x40x4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	17,20 kg/100 St.

Technische Daten

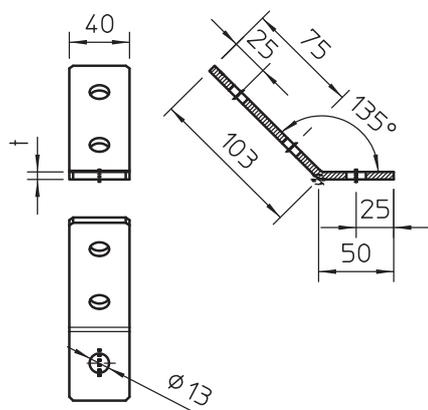

Länge	103,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	50,00 mm
Ausführung	45°-Winkel
Ausführung	Winkel
Ausführung	Winkel
Geeignet für	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	4,00 mm
Mit Schraubenzubehör	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>