

# Technisches Datenblatt

## Montagewinkel, 45° mit 3 Löchern

Art.-Nr. 1124667



Montagewinkel mit 3 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 45°.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1124667
Typ	GMS 3 VW 45 FT
Bezeichnung 1	Verbindungswinkel
Bezeichnung 2	45°, mit 3 Löchern
Dimension	103x50x40x5
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	24,01 kg/100 St.

### Technische Daten

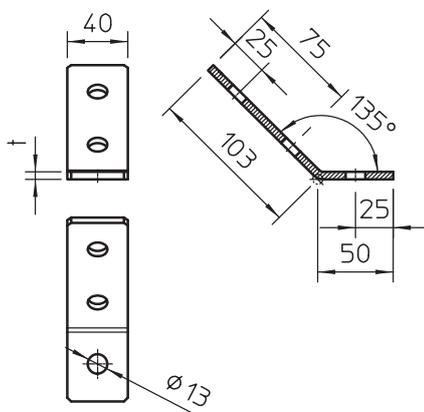

Länge	103,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	50,00 mm
Ausführung	45°-Winkel
Ausführung	Winkel
Ausführung	Winkel
Geeignet für	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	5,00 mm
Mit Schraubenzubehör	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>