

# Technisches Datenblatt

## Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern

Art.-Nr. 1124743



Montagewinkel mit 2 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.




**A4** Edelstahl, rostfrei 1.4571  
**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 1124743                              |
| Typ                      | GMS 4 VW 90 A4                       |
| Bezeichnung 1            | Verbindungswinkel                    |
| Bezeichnung 2            | 90°, mit 4 Löchern                   |
| Dimension                | 104x104x40x4                         |
| Werkstoff                | Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571 |
| Werkstoff Kürzel         | A4                                   |
| Oberfläche               | blank, nachbehandelt                 |
| Oberfläche Kürzel        | 2B                                   |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 10 Stück                             |
| Gewicht                  | 23,30 kg/100 St.                     |

### Technische Daten

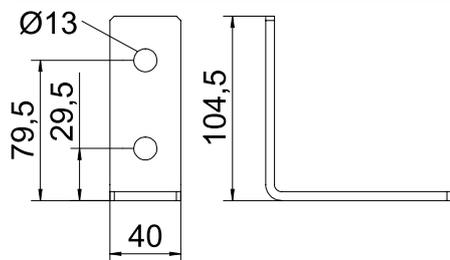

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Länge                     | 104,00 mm                |
| Breite                    | 40,00 mm                 |
| Höhe                      | 104,00 mm                |
| Ausführung                | 90°-Winkel               |
| Ausführung                | Winkel                   |
| Ausführung                | Winkel                   |
| Geeignet für              | C-Profil                 |
| Lochgröße                 | 13 mm                    |
| Materialstärke            | 4,00 mm                  |
| Mit Schraubenzubehör      | <input type="checkbox"/> |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | <input type="checkbox"/> |