

Technisches Datenblatt

Montagewinkel, 90° mit 4 Löchern

Art.-Nr. 1124663



Montagewinkel mit 4 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1124663
Typ	GMS 4 VW 90 FT
Bezeichnung 1	Verbindungswinkel
Bezeichnung 2	90°, mit 4 Löchern
Dimension	104x104x40x5
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	32,00 kg/100 St.

Technische Daten

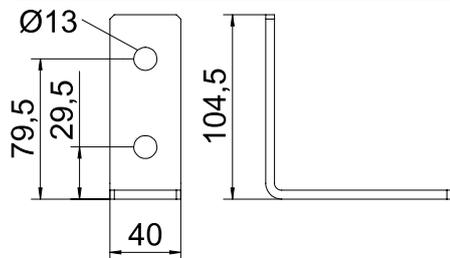

Länge	104,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	104,00 mm
Ausführung	90°-Winkel
Ausführung	Winkel
Ausführung	Winkel
Geeignet für	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	5,00 mm
Mit Schraubenzubehör	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>