

Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte mit 5 Löchern



Art.-Nr. 1124691



Verbindungsplatte mit 5 Löchern zur Längsverbinding von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.




A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	1124691
Typ	GMS 5 VP A2
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	mit 5 Löchern
Dimension	250x40x4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	28,90 kg/100 St.

Technische Daten

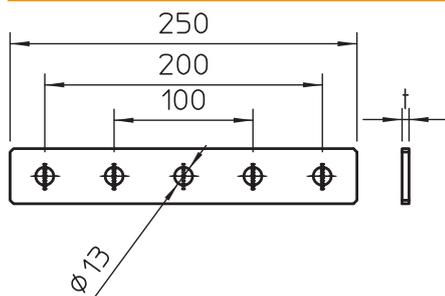

Länge	250,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	4,00 mm
Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Innenverbinder
Ausführung	Innenverbinder
Geeignet für	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	4,00 mm
Mit Schraubenzubehör	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>