

Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte mit 5 Löchern



Art.-Nr. 1124651



Verbindungsplatte mit 5 Löchern zur Längsverbinding von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1124651
Typ	GMS 5 VP FT
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	mit 5 Löchern
Dimension	250x40x5
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	40,00 kg/100 St.

Technische Daten

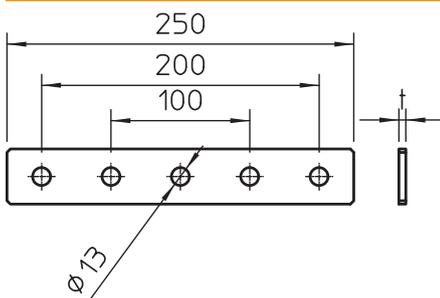

Länge	250,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	5,00 mm
Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Innenverbinder
Ausführung	Innenverbinder
Geeignet für	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	5,00 mm
Mit Schraubenzubehör	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>