

Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte X-Form

Art.-Nr. 1124737



Verbindungsplatte mit 5 Löchern zur Kreuzverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.




A4 Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	1124737
Typ	GMS 5 VP X A4
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	X-Form
Dimension	150x150x40x4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	29,60 kg/100 St.

Technische Daten

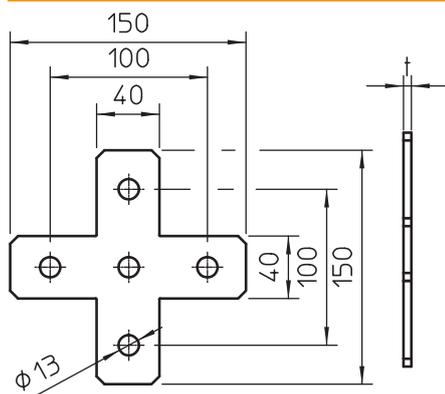

Länge	150,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	4,00 mm
Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	Kreuzverbinder
Ausführung	Kreuzverbinder
Geeignet für	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	4,00 mm
Mit Schraubenzubehör	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>