


Technisches Datenblatt

HW Hohlwand-Elektronikdose 61, luftdicht

Art.-Nr. 2003826

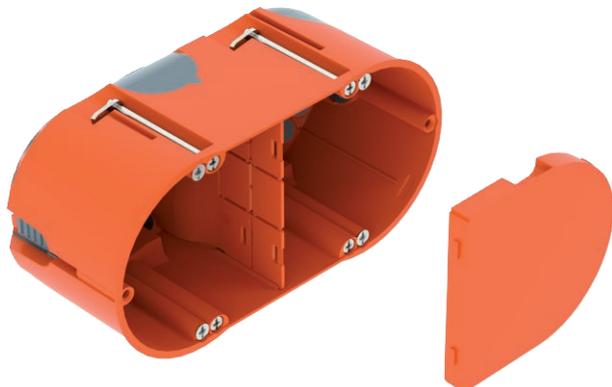

Hohlwand-Elektronikdose mit Membraneinführungen, Deckel und Trennwand, für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 61 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm.

- 6 Schraubdomme
- Geräteschrauben, Klemmlaschen
- 4 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
- 4 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm²
- 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
- 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²
- Luftdichte Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V

Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.




PP/TPE Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--|
| Art.-Nr. | 2003826 |
| Typ | HE 61-DV-L |
| Bezeichnung 1 | HW Elektronikdose |
| Bezeichnung 2 | doppelte Ausführung, luftdicht |
| Lieferbar ab | 01.10.2021 |
| Dimension | 142x71 |
| Farbe | orange / grau |
| Werkstoff | Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer |
| Werkstoff Kürzel | PP/TPE |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 10 Stück |
| Gewicht | 6,19 kg/100 St. |

Technische Daten

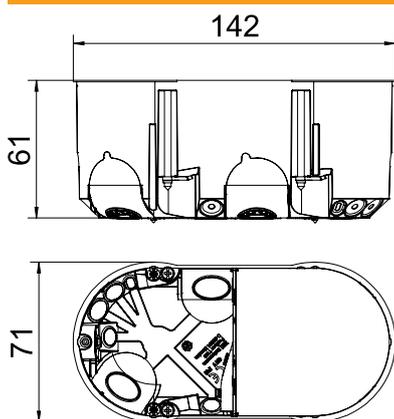

| | |
|--|--|
| Breite | 71,00 mm |
| Höhe | 61,00 mm |
| Länge | 142,00 mm |
| Anzahl der Einführungen | 14 |
| Anzahl der Einsätze | 2 |
| Art der Gehäusedurchführung | Einführungsmembran |
| Ausführung | Doppel |
| Bauform | Geräte-Verbindungsdose |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Befestigung der Geräte | Schrauben |
| Deckel | orange |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| Fräslochdurchmesser | 68,00 mm |
| Flammwidrig | nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 850°C |
| Form | oval |
| Für Rohrdurchmesser | 20/25 mm |
| Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm | 4 |
| Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ² | 2 |
| Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ² | 2 |
| Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm ² | 4 |
| Leitungseinführungen für Kleinspannungen | 2 |
| Geeignet für Plattenstärke | 5,00 - 40,00 mm |
| Geräteschraubenabstand | 61,00 mm |
| Halogenfrei | <input checked="" type="checkbox"/> |

Technisches Datenblatt

HW Hohlwand-Elektronikdose 61, luftdicht

Art.-Nr. 2003826



Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Mit Schrauben | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nennquerschnitt | 1,50 - 2,50 mm ² |
| Bemessungsspannung | 400,00 V |
| Schlagfest | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schutzart | IP30 |
| Stutzen | Verbindungsstutzen |
| Luftdicht | <input checked="" type="checkbox"/> |

Tabelle 1

| |  | |  | |
|---|---|---------------------|---|---------------------|
| | 1,5 mm ² | 2,5 mm ² | 1,5 mm ² | 2,5 mm ² |
|  | 9 | 7 | 7 | 5 |
|  | 24 | 18 | 32 | 26 |