

Technisches Datenblatt

Sechskant-Holzschraube DIN 571



Art.-Nr. 3188388



Sechskantschraube nach DIN 571 mit Holzgewinde. Geeignet für Dübel Typen 910.




| | |
|-----------|---------------------|
| St | Stahl |
| G | galvanisch verzinkt |

Stammdaten

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Art.-Nr. | 3188388 |
| Typ | HHWS 12x80 G |
| Bezeichnung 1 | Sechskantholzschraube |
| Dimension | 12x80mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Oberfläche nach DIN | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Oberfläche Kürzel | G |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 20 Stück |
| Gewicht | 6,43 kg/100 St. |

Technische Daten

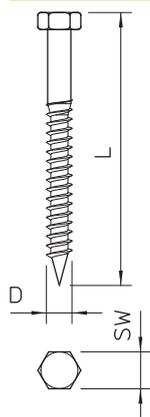

| | |
|-------------------|----------|
| Länge | 80,00 mm |
| Maß L | 80,00 mm |
| Maß D | 12,00 mm |
| SW | 19,00 mm |
| Schaftdurchmesser | 12,00 mm |