

# Technisches Datenblatt

## Sechskantmutter DIN 934

Art.-Nr. 3397106



Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.




<b>A2</b>	Edelstahl, rostfrei
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	3397106
Typ	HN M10 A2
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Dimension	M10
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A2
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	1,04 kg/100 St.

### Technische Daten

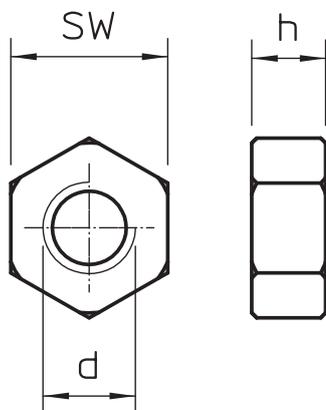

Höhe	8,40 mm
Maß d	10,00 mm
Maß h	8,40 mm
SW	17,00 mm
Gewindeart	metrisch
Gewinde	M10
Gewindegröße M	10
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Selbstsichernd	<input type="checkbox"/>