

Technisches Datenblatt

Sechskantmutter DIN 934

Art.-Nr. 3400177



Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.


CE A4

A4 Edelstahl, rostfrei
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	3400177
Typ	HN M10 A4
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Dimension	M10
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A4
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	1,08 kg/100 St.

Technische Daten

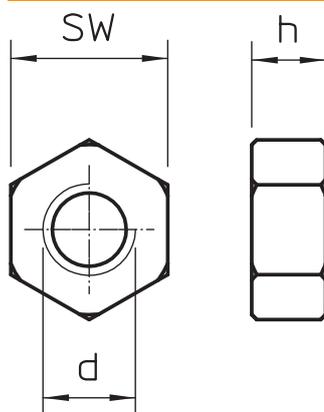

Maß d	10,00 mm
Maß h	8,40 mm
SW	17,00 mm
Gewindeart	metrisch
Gewinde	M10
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>