


# Technisches Datenblatt

## Sechskantmutter DIN 934

Art.-Nr. 3397114

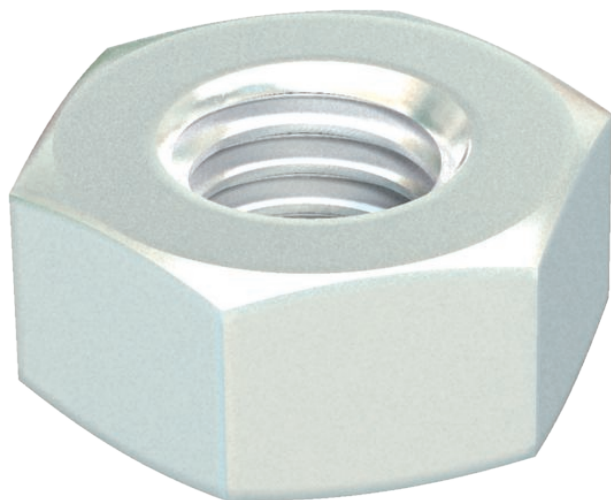

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.




<b>A2</b>	Edelstahl, rostfrei
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	3397114
Typ	HN M12 A2
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Dimension	M12
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A2
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	1,73 kg/100 St.

### Technische Daten

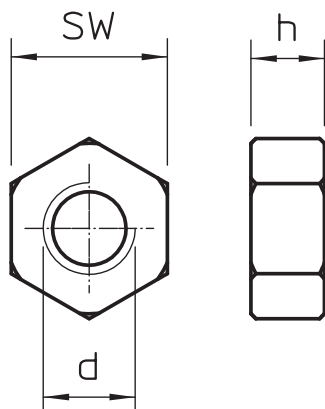

Höhe	10,80 mm
Maß d	12,00 mm
Maß h	10,80 mm
SW	19,00 mm
Gewindeart	metrisch
Gewinde	M12
Gewindegröße M	12
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Selbstsichernd	<input type="checkbox"/>