

Technisches Datenblatt

Sechskantmutter DIN 934

Art.-Nr. 3397145



Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8




A4 Edelstahl, rostfrei
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	3397145
Typ	HN M12 A4
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Dimension	M12
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A4
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	1,73 kg/100 St.

Technische Daten

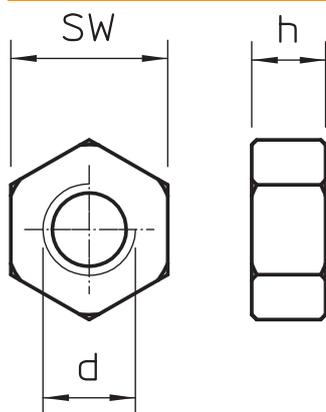

Maß d	12,00 mm
Maß h	10,80 mm
SW	19,00 mm
Festigkeitsklasse	8
Gewindeart	metrisch
Gewinde	M12
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>