


# Technisches Datenblatt

## Sechskantmutter DIN 934

Art.-Nr. 3400050

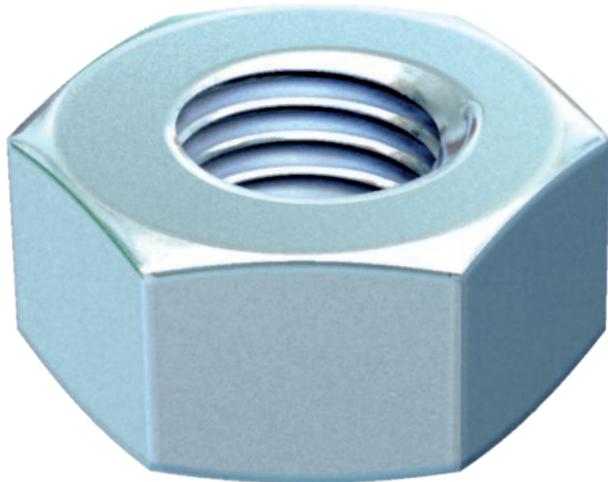

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.


CE

- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	3400050
Typ	HN M5 G
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Dimension	M5
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,12 kg/100 St.

### Technische Daten

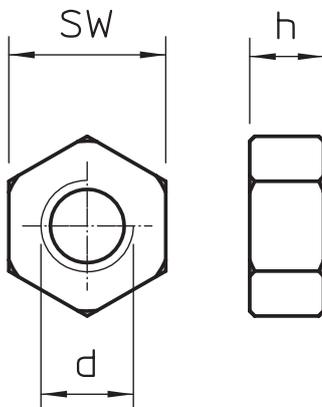

Maß d	5,00 mm
Maß h	4,70 mm
SW	8,00 mm
Festigkeitsklasse	8,8
Gewindeart	metrisch
Gewinde	M5
Gewindegröße M	5