


Technisches Datenblatt

Sechskantmutter DIN 934

Art.-Nr. 3400173

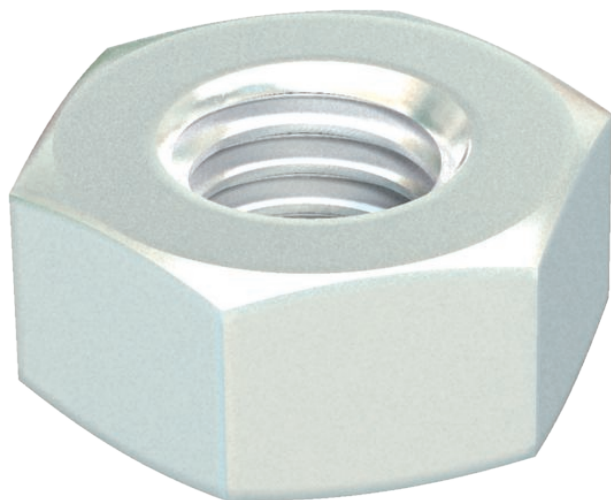

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.


CE A4

A4 Edelstahl, rostfrei
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr. | 3400173 |
| Typ | HN M6 A4 |
| Bezeichnung 1 | Sechskantmutter |
| Dimension | M6 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei Werkstoff A4 |
| Werkstoff Kürzel | A4 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberfläche Kürzel | 2B |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 100 Stück |
| Gewicht | 0,25 kg/100 St. |

Technische Daten

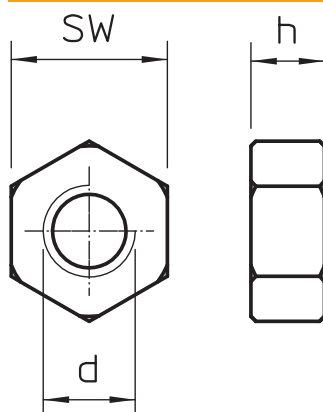

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Maß d | 6,00 mm |
| Maß h | 5,20 mm |
| SW | 10,00 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | M6 |
| Halogenfrei | <input checked="" type="checkbox"/> |