


# Technisches Datenblatt

## Sechskantmutter DIN 934

Art.-Nr. 3400069

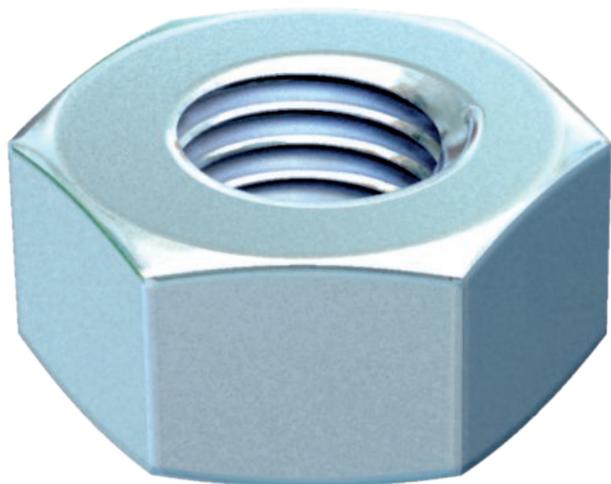

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.




- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	3400069
Typ	HN M6 G
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Dimension	M6
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,22 kg/100 St.

### Technische Daten

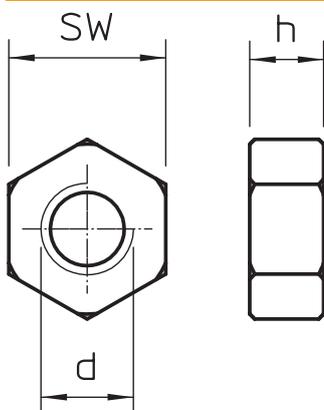

Maß d	6,00 mm
Maß h	5,20 mm
SW	10,00 mm
Festigkeitsklasse	8,8
Gewindeart	metrisch
Gewinde	M6
Gewindegröße M	6