


Technisches Datenblatt

Sechskantmutter DIN 934

Art.-Nr. 3397084

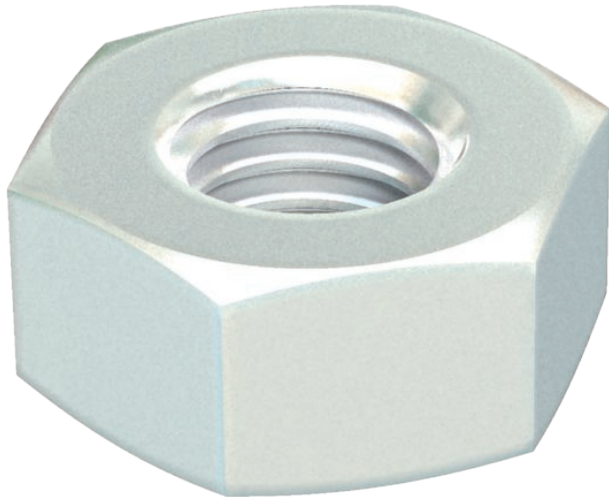

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.




A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	3397084
Typ	HN M8 A2
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Dimension	M8
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A2
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,52 kg/100 St.

Technische Daten

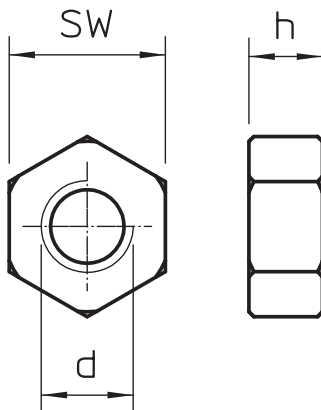

Höhe	6,80 mm
Maß d	8,00 mm
Maß h	6,80 mm
SW	13,00 mm
Gewindeart	metrisch
Gewinde	M8
Gewindegröße M	8
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Selbstsichernd	<input type="checkbox"/>