


Technisches Datenblatt

Sechskantmutter DIN 934

Art.-Nr. 3400175

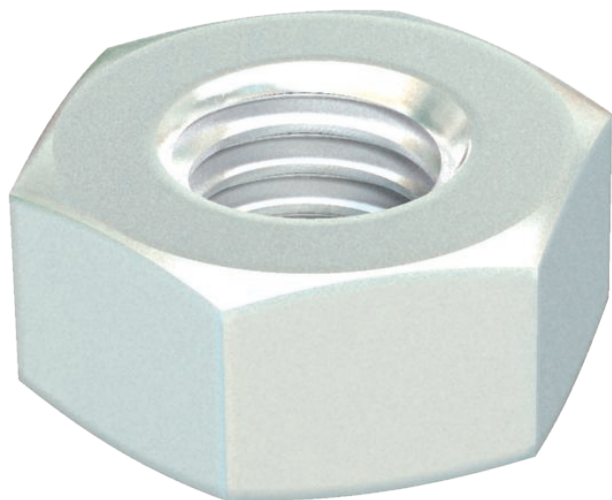

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8


CE A4

A4 Edelstahl, rostfrei
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	3400175
Typ	HN M8 A4
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Dimension	M8
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A4
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,52 kg/100 St.

Technische Daten

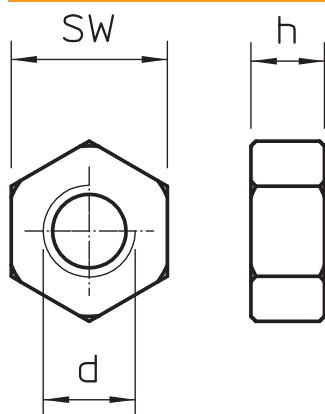

Maß d	8,00 mm
Maß h	6,80 mm
SW	13,00 mm
Festigkeitsklasse	8
Gewindeart	metrisch
Gewinde	M8
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>