


Technisches Datenblatt

Sechskantmutter DIN 934

Art.-Nr. 3400085

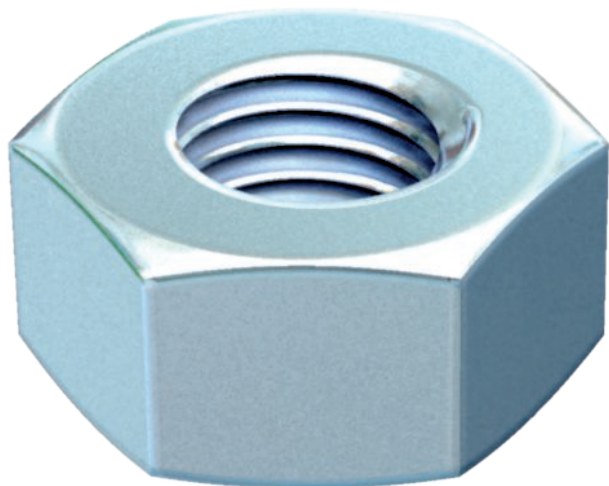

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.




- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	3400085
Typ	HN M8 G
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Dimension	M8
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,50 kg/100 St.

Technische Daten

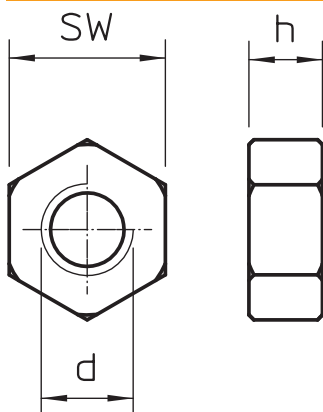

Maß d	8,00 mm
Maß h	6,80 mm
SW	13,00 mm
Festigkeitsklasse	8,8
Gewindeart	metrisch
Gewinde	M8
Gewindegröße M	8