

Technisches Datenblatt

Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923

Art.-Nr. 3156120



Kombimutter mit angepresster Unterlegscheibe in Anlehnung an EN 1661.


CE A2

A2 Edelstahl, rostfrei
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	3156120
Typ	KM M8 A2
Bezeichnung 1	Sechskantmutter mit Flansch
Bezeichnung 2	mit Unterkopfverzahnung
Dimension	M8
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A2
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,80 kg/100 St.

Technische Daten

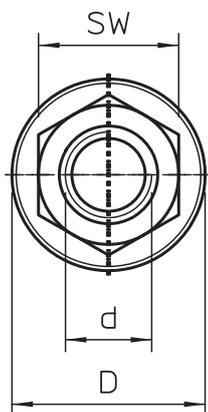

Maß d	17,90 mm
Maß h	8,00 mm
SW	13,00 mm
Gewindeart	metrisch
Gewinde	M8
Gewindegröße M	8