

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschiene MS4022




- A4** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	1147134
Typ	MS40SN M10 A4
Bezeichnung 1	Gleitmutter
Bezeichnung 2	für Profilschiene MS4022
Dimension	M10
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A4
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	3,40 kg/100 St.

Technische Daten

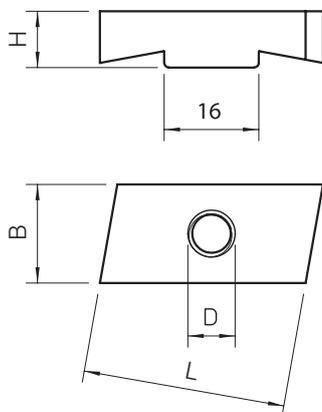

Länge	35,00 mm
Breite	17,00 mm
Höhe	10,00 mm
Maß B	17,00 mm
Maß H	10,00 mm
Maß L	30,00 mm
Gewinde	M10
Gewindegröße M	10
Gewindemaß metrisch	10
Mit Feder	<input type="checkbox"/>