

# Technisches Datenblatt

## Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, gelocht

Art.-Nr. 1123033



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.




**A4** Edelstahl, rostfrei 1.4571  
**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1123033
Typ	MS4141P0300A4
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Dimension	300x41x41
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	72,00 kg/100 St.

### Technische Daten

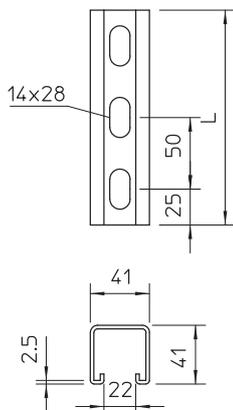

Länge	300,00 mm
Breite	41,00 mm
Höhe	41,00 mm
Maß L	300,00 mm
Abbrechbar	<input type="checkbox"/>
Abmessung BxH	41x41 mm
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig	50,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2,50 mm
Mit Zahnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22,00 mm
Statischer Wert A	
Statischer Wert ly	
Statischer Wert lz	
Statischer Wert Wy	
Statischer Wert Wz	