

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, gelocht

Art.-Nr. 1123039



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.




A4 Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	1123039
Typ	MS4141P0600A4
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Dimension	600x41x41
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	147,00 kg/100 St.

Technische Daten

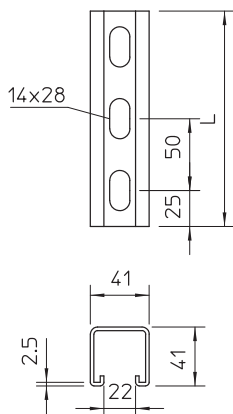

Länge	600,00 mm
Breite	41,00 mm
Höhe	41,00 mm
Maß L	600,00 mm
Abbrechbar	<input type="checkbox"/>
Abmessung BxH	41x41 mm
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig	50,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2,50 mm
Mit Zahnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22,00 mm
Statischer Wert A	
Statischer Wert ly	
Statischer Wert lz	
Statischer Wert Wy	
Statischer Wert Wz	