

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, gelocht

Art.-Nr. 1121278



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.




| | |
|----|--------------------|
| St | Stahl |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

Stammdaten

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Art.-Nr. | 1121278 |
| Typ | MS5030P0400FT |
| Bezeichnung 1 | Profilschiene |
| Bezeichnung 2 | gelocht, Schlitzweite 22mm |
| Dimension | 400x50x30 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Oberfläche Kürzel | FT |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 115,00 kg/100 St. |

Technische Daten

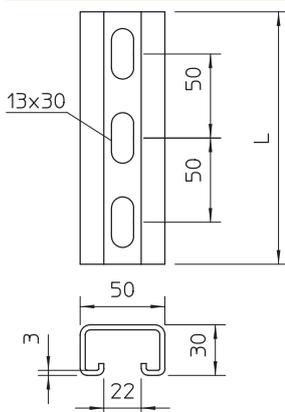

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Länge | 400,00 mm |
| Breite | 50,00 mm |
| Höhe | 30,00 mm |
| Maß L | 400,00 mm |
| Abbrechbar | <input type="checkbox"/> |
| Abmessung BxH | 50 x 30 mm |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Bohrlochabstand mittig | 50,00 mm |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Materialstärke | 3,00 mm |
| Mit Lochung | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mit Zahnung | <input type="checkbox"/> |
| Profilform | C-Profil |
| Schlitzweite | 22,00 mm |
| Statischer Wert A | |
| Statischer Wert ly | |
| Statischer Wert lz | |
| Statischer Wert Wy | |
| Statischer Wert Wz | |