

Technisches Datenblatt

starQuick-Schelle, schwarz

Art.-Nr. 2146164



- Für isCon®-Leitung zur Montage an Dach-/Wandaufbauten
- Auch im Bereich der ersten 1,5 m einsetzbar
- Aneinander reihbar
- Aus UV- und witterungsbeständigen Polyamid




PP Polypropylen

Stammdaten

Art.-Nr.	2146164
Typ	SQ-20 SW
Bezeichnung 1	starQuick-Schelle
Dimension	19,5-23,5mm
Farbe	tiefschwarz
RAL-Nummer	9005
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	0,85 kg/100 St.

Technische Daten

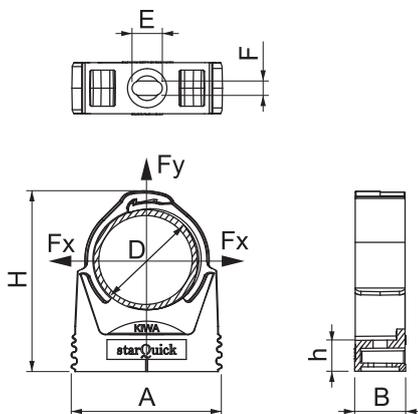

Maß A	29,00 mm
Maß B	17,00 mm
Maß E	10,00 mm
Maß F	4,50 mm
Maß H	43,50 mm
Maß h	10,50 mm
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Befestigungsart	Schraubloch
Bruchlast	0,80 kN
Geschlossen	<input checked="" type="checkbox"/>
Nenngröße	20-23
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Einlage	<input type="checkbox"/>
Schellenmontage	Duchgangsloch mit starQuick-Mutter M6 oder M8
Spannbereich D	19,50 - 23,50 mm
UV-beständig	<input checked="" type="checkbox"/>