

# Technisches Datenblatt

## Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.-Nr. 2046622



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	2046622
Typ	SV25W FT
Bezeichnung 1	Stapa Steckmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Dimension	Ø25mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	5,10 kg/100 St.

### Technische Daten

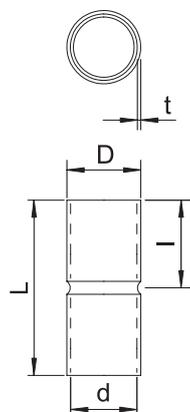

Länge	60,00 mm
Maß D	28,10 mm
Maß L	60,00 mm
Maß M	M25
Maß d	25,70 mm
Maß t	1,20 mm
Maß l	30,00 mm
Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	25,00 mm
Größe	25
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche poliert	<input type="checkbox"/>
Oberfläche gebürstet	<input type="checkbox"/>
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	<input type="checkbox"/>
Temperatureinsatzbereich	-45,00 - 400,00 °C
Zweiteilig	<input type="checkbox"/>