

Technisches Datenblatt

Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.-Nr. 2046624



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	2046624
Typ	SV40W FT
Bezeichnung 1	Stapa Steckmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Dimension	Ø40mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	14,40 kg/100 St.

Technische Daten

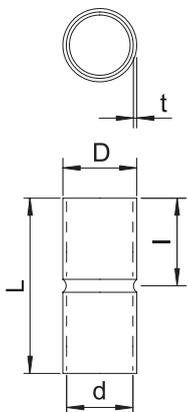

Länge	80,00 mm
Maß D	43,80 mm
Maß L	80,00 mm
Maß M	M40
Maß d	40,80 mm
Maß t	1,50 mm
Maß l	40,00 mm
Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	40,00 mm
Größe	40
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche poliert	<input type="checkbox"/>
Oberfläche gebürstet	<input type="checkbox"/>
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	<input type="checkbox"/>
Temperatureinsatzbereich	-45,00 - 400,00 °C
Zweiteilig	<input type="checkbox"/>