

# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten T100, mit Einsteckdichtung, transparenter hoher Deckel

Art.-Nr. 2007752



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageneinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien Materialien.

Inklusive Hutprofilschiene.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

Lichte Innenmaße: 136x102x74 mm




PP/PC Polypropylen / Polycarbonat

### Stammdaten

Art.-Nr.	2007752
Typ	T 100 HD TR
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit hohem transparentem Deckel
Dimension	150x116x83
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polypropylen / Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PP/PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	22,55 kg/100 St.

### Technische Daten

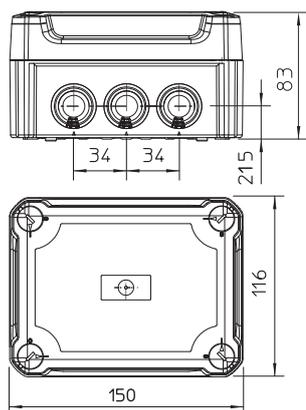

Länge	150,00 mm
Breite	116,00 mm
Höhe	83,00 mm
Lichte Innenmaße	136x102x74 mm
Abmessung LxBxH	150x116x83 mm
Abmessung	150x116x83 mm
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Einführungen	10
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	sonstige
Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub>	500,00 V
Bestückung	ohne
Deckel	transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführungen	10xM25
Einführung von Hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Explosionsgeprüfte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rechteckig
Funktionserhalt (ETIM)	ohne
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Abschirmung	<input type="checkbox"/>
Mit Deckel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Nennspannung	500,00 V

# Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T100, mit Einsteckdichtung,  
transparenter hoher Deckel

Art.-Nr. 2007752



## Technische Daten

Schutzart	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK07
Plombierbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatureinsatzbereich	-5,00 - 60,00 °C
Transparenter Deckel	<input type="checkbox"/>
Witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>