

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T350, mit Einsteckdichtung,
transparenter hoher Deckel
Art.-Nr. 2007758



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen. Geeignet für die Wand-/Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-stabilisierten Materialien. Inklusive Hutprofilschiene.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.

Lichte Innenmaße: 267x182x127 mm




PP/PC Polypropylen / Polycarbonat

Stammdaten

Art.-Nr.	2007758
Typ	T 350 HD TR
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit hohem transparentem Deckel
Dimension	285x201x139
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polypropylen / Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PP/PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	72,76 kg/100 St.

Technische Daten

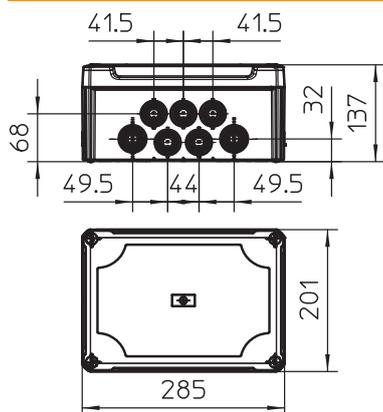

Länge	285,00 mm
Breite	201,00 mm
Höhe	137,00 mm
Lichte Innenmaße	267x182x127 mm
Abmessung LxBxH	285x201x137 mm
Abmessung	285x201x137 mm
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Einführungen	24
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	sonstige
Bemessungsisolationsspannung U _i	500,00 V
Bestückung	ohne
Deckel	transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführungen	16xM32 8xM40
Einführung von Hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Explosionsgeprüfte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rechteckig
Funktionserhalt (ETIM)	ohne
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Glasfaserverstärkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T350, mit Einsteckdichtung,
transparenter hoher Deckel

Art.-Nr. 2007758



Technische Daten

Mit Abschirmung	<input type="checkbox"/>
Mit Deckel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Nennspannung	500,00 V
Schutzart	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK05
Plombierbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatureinsatzbereich	-5,00 - 60,00 °C
Transparenter Deckel	<input type="checkbox"/>
Witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>