


Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T60, mit Einsteckdichtung,
transparenter hoher Deckel
Art.-Nr. 2007750

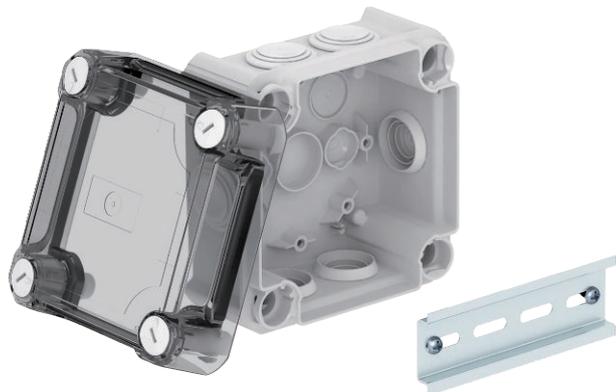

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageneinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien Materialien.

Inklusive Hutprofilschiene.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.




PP/PC Polypropylen / Polycarbonat

Produktzusatztext 2 | Lichte Innenmaße: 100x100x65 mm

Stammdaten

Art.-Nr.	2007750
Typ	T 60 HD TR
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit hohem transparentem Deckel
Dimension	114x114x76
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polypropylen / Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PP/PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	17,18 kg/100 St.

Technische Daten

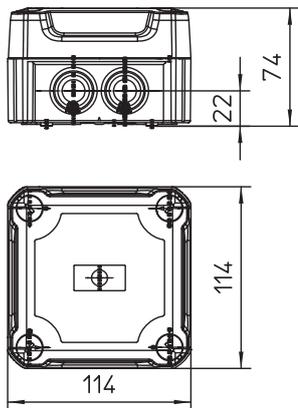

Länge	114,00 mm
Breite	114,00 mm
Höhe	74,00 mm
Lichte Innenmaße	100x100x65 mm
Abmessung LxBxH	114x114x74 mm
Abmessung	114x114x74 mm
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Einführungen	7
Art der Einföhrung	Kabel
Art der Einföhrung	Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchföhrung	sonstige
Bemessungsisolationsspannung U _i	500,00 V
Bestückung	ohne
Deckel	transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einföhrungen	7xM25
Einföhrung von Hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Explosionsgeprüfte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	quadratisch
Funktionserhalt (ETIM)	ohne
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T60, mit Einsteckdichtung,
transparenter hoher Deckel
Art.-Nr. 2007750



Technische Daten

Mit Abschirmung	<input type="checkbox"/>
Mit Deckel	ja
Mit Deckel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Nennspannung	500,00 V
Schutzart	IP66
Schutzart	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK07
Plombierbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatureinsatzbereich	-5,00 - 60,00 °C
Transparenter Deckel	<input checked="" type="checkbox"/>
Witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>