


# Technisches Datenblatt

## Kastendeckel

Art.-Nr. 2003244

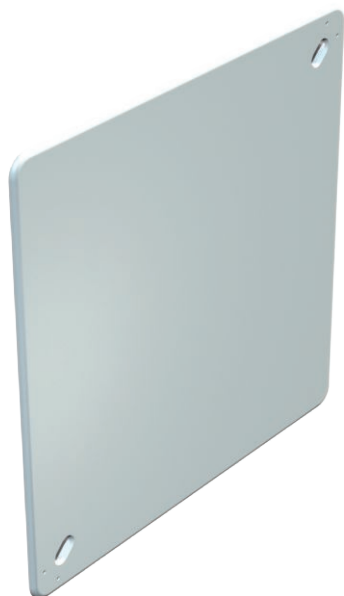

Kastendeckel geeignet für die Verbindungskästen Typ UV...K, Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut, Deckelschrauben versenkbar.




**PS** Polystyrol

### Stammdaten

Art.-Nr.	2003244
Typ	UV 100 D
Bezeichnung 1	Kastendeckel
Bezeichnung 2	Unterputz
Dimension	114x114x1,5
Farbe	weiß
Werkstoff	Polystyrol
Werkstoff Kürzel	PS
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	2,00 kg/100 St.

### Technische Daten

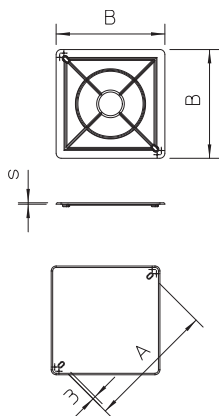

Breite	114,00 mm
Höhe	1,50 mm
Länge	114,00 mm
Maß A	130,00 mm
Maß B	114,00 mm
Maß s	1,50 mm
Befestigungsart	Schraubdeckel
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	quadratisch
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Schrauben	<input type="checkbox"/>
Nennspannung	400,00 V
Plombierbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlagfest	<input checked="" type="checkbox"/>