


Technisches Datenblatt

Kastendeckel

Art.-Nr. 2003248

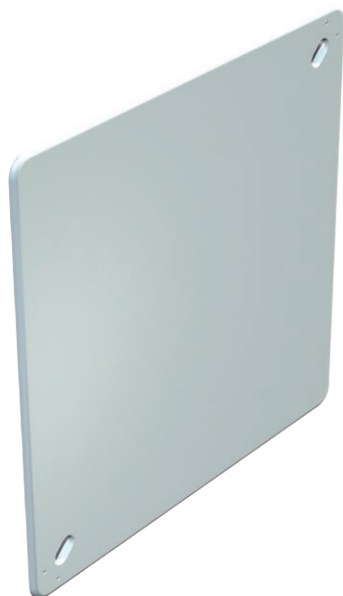

Kastendeckel geeignet für die Verbindungskästen Typ UV...K, Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut, Deckelschrauben versenkbar.




PS Polystyrol

Stammdaten

Art.-Nr.	2003248
Typ	UV 150 D
Bezeichnung 1	Kastendeckel
Bezeichnung 2	Unterputz
Dimension	170x170x1,75
Farbe	weiß
Werkstoff	Polystyrol
Werkstoff Kürzel	PS
Kleinste VK-Einheit (VG)	5 Stück
Gewicht	4,85 kg/100 St.

Technische Daten

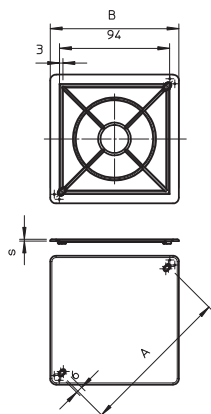

Breite	170,00 mm
Höhe	1,75 mm
Länge	170,00 mm
Maß A	200,00 mm
Maß B	170,00 mm
Maß s	1,75 mm
Befestigungsart	Schraubdeckel
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	quadratisch
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Schrauben	<input type="checkbox"/>
Nennspannung	400,00 V
Plombierbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlagfest	<input checked="" type="checkbox"/>