

# Technisches Datenblatt

## Wand,- Boden- und Deckenhalter mit 3 Löchern

Art.-Nr. 1123197



Der Wand,- Boden,- und Deckenhalter kann idealer Weise als Konsole für die Wand,- Boden,- und Deckenmontage verwendet werden.

Auch geeignet für Ständer- und Rahmenkonstruktionen in Verbindung mit den Montageschienen MS 41.




**A4** Edelstahl, rostfrei 1.4571  
**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1123197
Typ	WBDHE 41 A4
Bezeichnung 1	Wandhalter
Bezeichnung 2	Kombi MS 41
Dimension	134x110x102
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	73,00 kg/100 St.

### Technische Daten

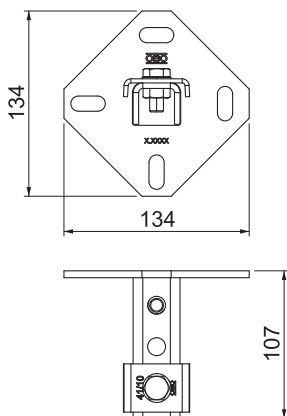

Länge	102,00 mm
Breite	134,00 mm
Höhe	110,00 mm
Abmessung BxH	134x110 mm
Ausführung	gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Lochgröße	25 x 11 mm
Materialstärke	5,00 mm
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22,00 mm
Statischer Wert A	
Statischer Wert ly	
Statischer Wert lz	
Statischer Wert Wy	
Statischer Wert Wz	